


强劲性能——卓越表现

PFC100 控制器

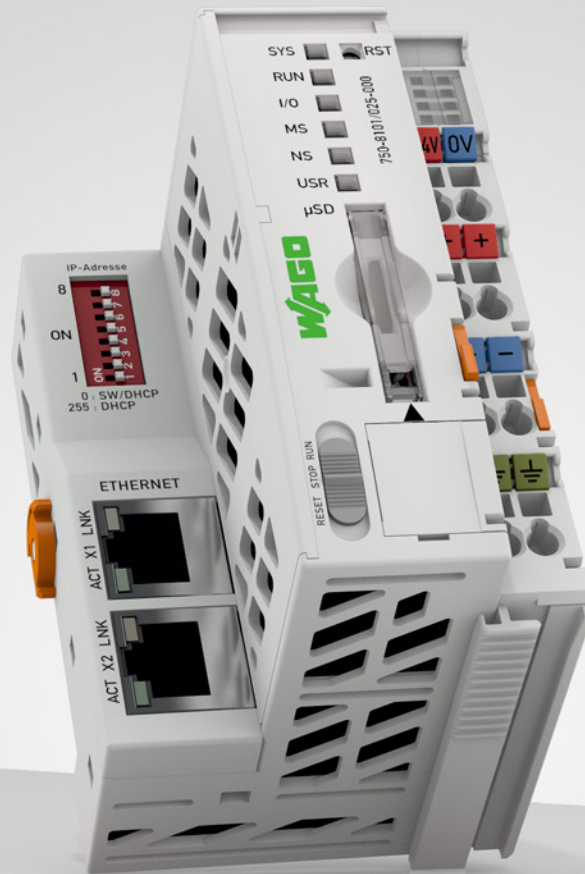

WE
INNOVATE!

WAGO®

外形更小巧、功能更强大

PFC控制器家族的新成员



型号 750-8100

极度紧凑且免维护的设计
为您节约空间和成本



型号 750-8101

利用e!COCKPIT工程软件
经济高效地进行配置

PFC100 控制器

全新PFC100控制器加入WAGO新一代e!RUNTIME可编程控制器家族。它拥有极其节约空间的外形结构，同时还具备高性能的数据处理和存储能力。

通过精心设计，外形紧凑的PFC100控制器同PFC200一样，也成功将Linux®和CODESYS两大软件的优势集于一身。


与e!COCKPIT结合使用，PFC100成为基于先进且直观的CODESYS 3工程设计的理想平台。

PFC100控制器内置的web服务器可实现HTML5可视化。而全面的数据安全策略，包括SSL/TLS、SSH、VPN和防火墙在内，更可为您的数据提供足够保护。

更多信息请浏览网站：www.wago.com/pfc100



型号 750-8102

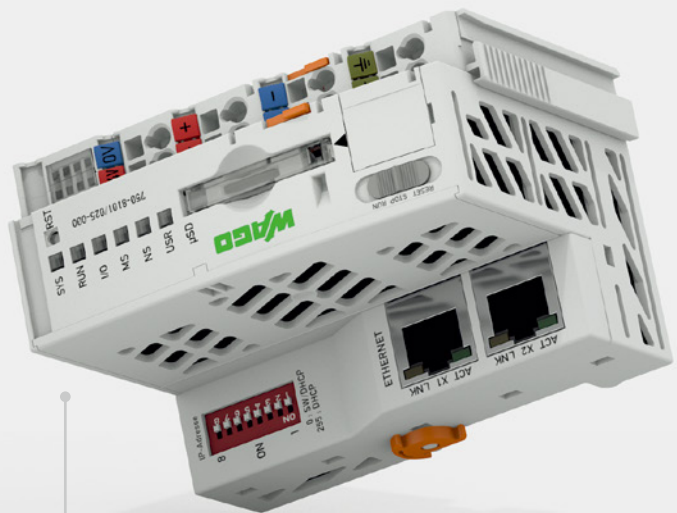

型号 750-8101/025-000和
750-8102/025-000

可扩展的控制技术
为未来需求做好准备

配备全面的数据安全策略

型号	类型	程序内存	保持内存
750-8100	ECO	10 MB	64 kB
750-8101	基础版本, 带DIP开关	12 MB	64 kB
750-8102	基础版本, 带RS-232/-485接口	12 MB	128 kB
750-8101/025-000	DIP开关, 扩展的温度范围	12 MB	64 kB
750-8102/025-000	RS-232/-485接口, 扩展的温度范围	12 MB	128 kB



北京分公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区3号楼08、09单元

邮编：100160
电话：010-56540566/0567/0568
传真：010-56540569
邮箱：wagobj@wago.com

上海分公司

地址：上海市吴淞路469号森林湾大厦C幢1803室

邮编：200080
电话：021-36338882/8883
传真：021-36338881
邮箱：wagosh@wago.com

广州分公司

地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔3602-04房

邮编：510620
电话：020-38102102/2176/2077
传真：020-38102103
邮箱：wagogz@wago.com

西安分公司

地址：西安市唐延路35号旺座现代城C座2303室

邮编：710065
电话：029-88451061
传真：029-88451685
邮箱：wagoxa@wago.com.cn

山东地区

电话：022-59677620、59677623
传真：022-59617668
邮箱：wagosd@wago.com.cn

天津地区

电话：022-59677626、59677911
传真：022-59617668
邮箱：wago tj@wago.com.cn

成都分公司

地址：成都市人民南路二段18号川信大厦15楼C3座

邮编：610016
电话：028-86200168、86200201
传真：028-86200178
邮箱：wagocd@wago.com.cn

沈阳分公司

地址：沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1310室

邮编：110003
电话：024-22813150
传真：024-22812950
邮箱：wagodb@wago.com.cn

武汉办事处

地址：武汉市汉口解放大道686号世界贸易大厦3206室

邮编：430032
电话：027-85448332/8322
传真：027-85448297
邮箱：wagowh@wago.com.cn

长沙办事处

地址：湖南省长沙市五一大道456号亚大时代2104室

邮编：410011
电话：0731-82225457
传真：0731-82255479
邮箱：wagocs@wago.com.cn

万可电子（天津）有限公司

地址：天津市武清开发区泉汇路五号
邮编：301700
电话：022-59677688
传真：022-59617668
www.wago.com.cn

技术支持热线：400-688-2333

WE!
INNOVATE!

WAGO[®]