

**40%
MINDRE
+ 100%
TRANSPARENT**

=



Fjedersamlemuffer til alle typer ledere
www.wago221.com


WAGO®

40% MINDRE




100% TRANSPARENT

Leder indført korrekt

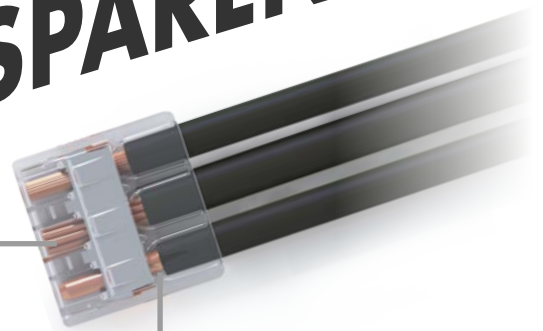


Leder afisoleret korrekt

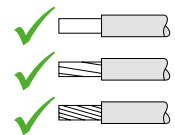

- Mærkestrøm: 32 A
- Mærkespænding: 450 V
- Kan anvendes til højere temperaturer:
 - Vedvarende anvendelsestemperatur: maks. 105 °C
 - Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85)

WAGO 221: fjedersamlemuffer
til alle typer ledere

To testhuller

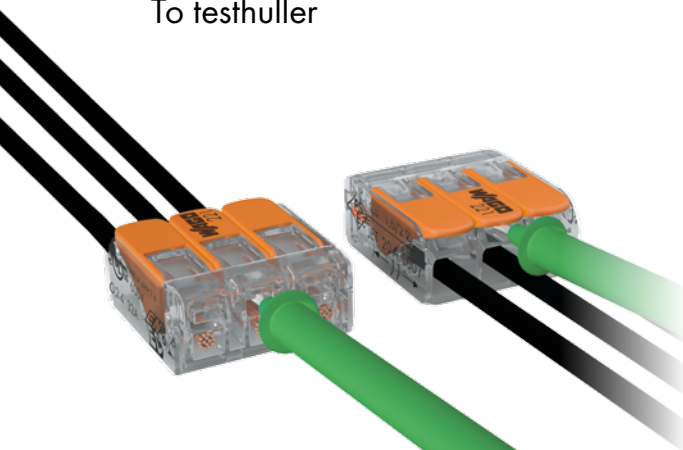

Mange tilslutningsmuligheder

Ledertværsnit og ledertyper kan kombineres



- 0,14 ... 4 mm²
- 0,2 ... 4 mm²

WAGO 221: den nye fjedersamlemuffe -
på lager hos din grossist

Beskrivelse	Bestill.nr.	Stk./pagn.
2-leder	221-412	100
3-leder	221-413	50
5-leder	221-415	25

info@wago.com · www.wago221.com

WAGO®

www.wago.dk