

Sensor- / Aktorkabel (PUR-Halogenfrei)

3-Leiter Verbindungskabel, einseitig konfektioniert



M12




- 1 = braun
- 2 = n.c.
- 3 = blau
- 4 = schwarz

Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
3-Leiter (M12-KUG) 2 m, Kupplung	755-401	10
5 m, Kupplung	755-402	10
10 m, Kupplung	755-403	10
3-Leiter (M12-KUW) 2 m, Winkelkupplung	755-411	10
5 m, Winkelkupplung	755-412	10
10 m, Winkelkupplung	755-413	10

M12-LED



- 1 = braun
- 2 = n.c.
- 3 = blau
- 4 = schwarz

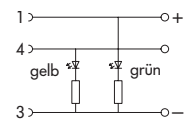

Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
3-Leiter (M12-LED-KUG) 2 m, Kupplung	755-421	10
5 m, Kupplung	755-422	10
10 m, Kupplung	755-423	10
3-Leiter (M12-LED-KUW) 2 m, Winkelkupplung	755-431	10
5 m, Winkelkupplung	755-432	10
10 m, Winkelkupplung	755-433	10

M8




- 1 = braun
- 3 = blau
- 4 = schwarz

Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
3-Leiter (M8-KUG) 2 m, Kupplung	755-451	10
5 m, Kupplung	755-452	10
10 m, Kupplung	755-453	10
3-Leiter (M8-KUW) 2 m, Winkelkupplung	755-461	10
5 m, Winkelkupplung	755-462	10
10 m, Winkelkupplung	755-463	10

M8-LED



 - 1 = braun
- 3 = blau
- 4 = schwarz



Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
3-Leiter (M8-LED-KUW) 2 m, Winkelkupplung	755-471	10
5 m, Winkelkupplung	755-472	10
10 m, Winkelkupplung	755-473	10

Lieferzeiten, andere Kabeltypen sowie Informationen zum Material und Abmessungen auf Anfrage

Weiteres Zubehörmaterial auf Seite 3.33 und 3.34