




Systembusleitung

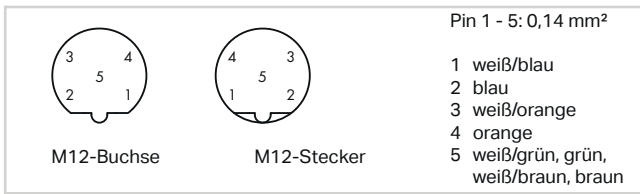


Anschlussstechnik	M12-Buchse/-Stecker, B-kodiert
Betriebsspannung	≤ 60 V
Betriebsstrom	4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +60 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	6 mm

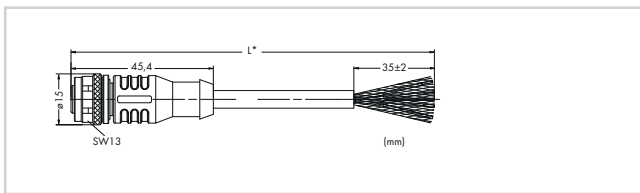


Systembusleitung, M12-Buchse, axial, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu axial, 2 m	756-1301/060-020	1
M12 Bu axial, 5 m	756-1301/060-050	1
M12 Bu axial, 10 m	756-1301/060-100	1
M12 Bu axial, 20 m	756-1301/060-200	1

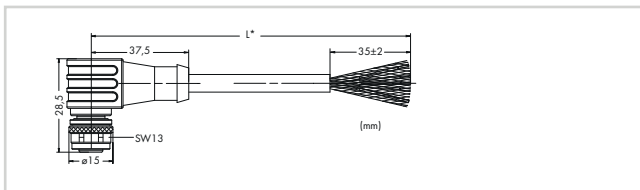

Systembusleitung, M12-Buchse, gewinkelt, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu gewinkelt, 2 m	756-1302/060-020	1
M12 Bu gewinkelt, 5 m	756-1302/060-050	1
M12 Bu gewinkelt, 10 m	756-1302/060-100	1
M12 Bu gewinkelt, 20 m	756-1302/060-200	1


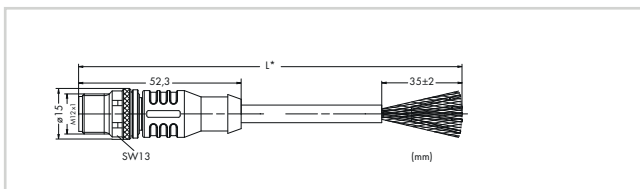


Systembusleitung, M12-Stecker, axial, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 St axial, 2 m	756-1303/060-020	1
M12 St axial, 5 m	756-1303/060-050	1
M12 St axial, 10 m	756-1303/060-100	1
M12 St axial, 20 m	756-1303/060-200	1

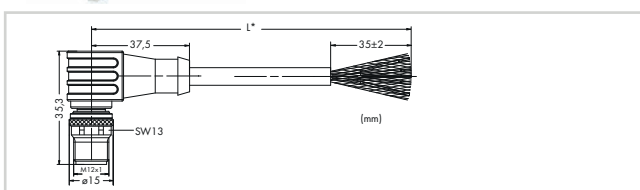

Systembusleitung, M12-Stecker, gewinkelt, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 St gewinkelt, 2 m	756-1304/060-020	1
M12 St gewinkelt, 5 m	756-1304/060-050	1
M12 St gewinkelt, 10 m	756-1304/060-100	1
M12 St gewinkelt, 20 m	756-1304/060-200	1

Systembusleitung

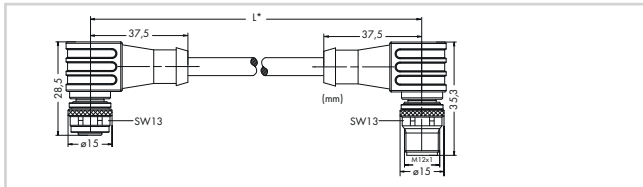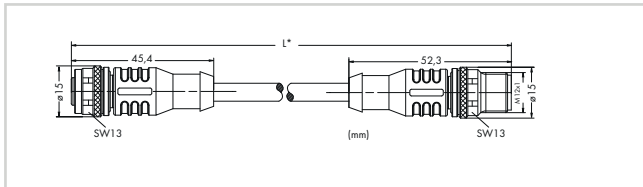

Systembusleitung, M12-Buchse – M12-Stecker, axial, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu axial, M12 St axial, 0,2 m	756-1305/060-002	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 0,3 m	756-1305/060-003	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 0,5 m	756-1305/060-005	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 1 m	756-1305/060-010	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 2 m	756-1305/060-020	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 3 m	756-1305/060-030	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 5 m	756-1305/060-050	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 7 m	756-1305/060-070	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 10 m	756-1305/060-100	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 20 m	756-1305/060-200	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 50 m	756-1305/060-500	1

Systembusleitung, M12-Buchse – M12-Stecker, gewinkelt, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,2 m	756-1306/060-002	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,3 m	756-1306/060-003	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,5 m	756-1306/060-005	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 1 m	756-1306/060-010	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 2 m	756-1306/060-020	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 3 m	756-1306/060-030	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 5 m	756-1306/060-050	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 7 m	756-1306/060-070	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 10 m	756-1306/060-100	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 20 m	756-1306/060-200	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 50 m	756-1306/060-500	1

Systembusleitung		
	Bestellnr.	VPE
25 m	756-1300/000-250	1
50 m	756-1300/000-500	1
100 m	756-1300/000-1000	1