




# Systembusleitung Schleppkette

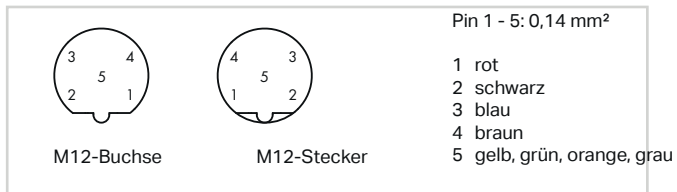


Anschluss-technik	M12-Buchse/-Stecker, B-kodiert
Betriebsspannung	≤ 60 V
Betriebsstrom	4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 5 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	0 ... +50 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	6,8 mm

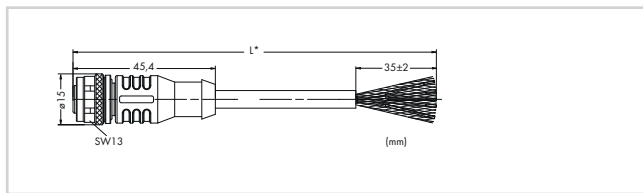


Systembusleitung Schleppkette, M12-Buchse, axial, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu axial, 2 m	756-1501/060-020	1
M12 Bu axial, 5 m	756-1501/060-050	1
M12 Bu axial, 10 m	756-1501/060-100	1
M12 Bu axial, 20 m	756-1501/060-200	1

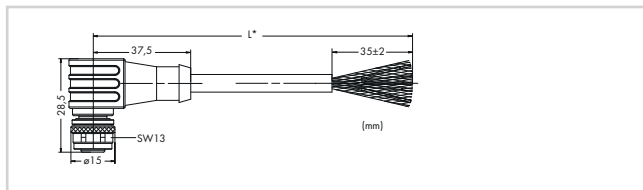

Systembusleitung Schleppkette, M12-Buchse, gewinkelt, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu gewinkelt, 2 m	756-1502/060-020	1
M12 Bu gewinkelt, 5 m	756-1502/060-050	1
M12 Bu gewinkelt, 10 m	756-1502/060-100	1
M12 Bu gewinkelt, 20 m	756-1502/060-200	1


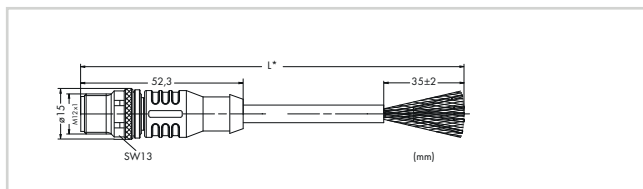


Systembusleitung Schleppkette, M12-Stecker, axial, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 St axial, 2 m	756-1503/060-020	1
M12 St axial, 5 m	756-1503/060-050	1
M12 St axial, 10 m	756-1503/060-100	1
M12 St axial, 20 m	756-1503/060-200	1

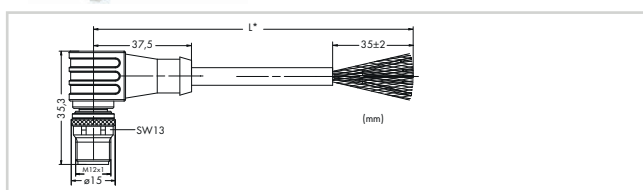

Systembusleitung Schleppkette, M12-Stecker, gewinkelt, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 St gewinkelt, 2 m	756-1504/060-020	1
M12 St gewinkelt, 5 m	756-1504/060-050	1
M12 St gewinkelt, 10 m	756-1504/060-100	1
M12 St gewinkelt, 20 m	756-1504/060-200	1

# Systembusleitung Schleppkette

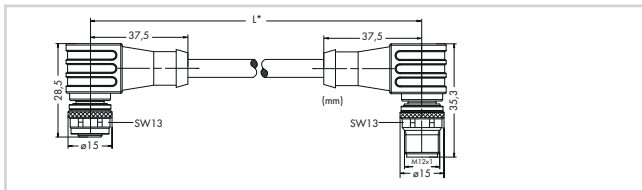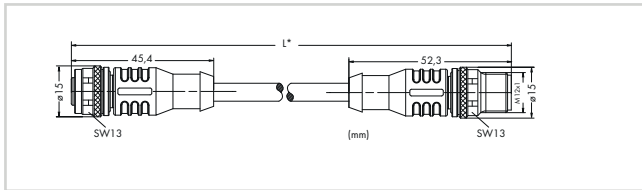

Systembusleitung Schleppkette, M12-Buchse – M12-Stecker, axial, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu axial, M12 St axial, 0,2 m	756-1505/060-002	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 0,3 m	756-1505/060-003	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 0,5 m	756-1505/060-005	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 1 m	756-1505/060-010	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 2 m	756-1505/060-020	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 5 m	756-1505/060-050	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 10 m	756-1505/060-100	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 20 m	756-1505/060-200	1
M12 Bu axial, M12 St axial, 50 m	756-1505/060-500	1

Systembusleitung Schleppkette, M12-Buchse – M12-Stecker, gewinkelt, B-kodiert		
	Bestellnr.	VPE
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,2 m	756-1506/060-002	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,3 m	756-1506/060-003	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,5 m	756-1506/060-005	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 1 m	756-1506/060-010	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 2 m	756-1506/060-020	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 5 m	756-1506/060-050	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 10 m	756-1506/060-100	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 20 m	756-1506/060-200	1
M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 50 m	756-1506/060-500	1

Systembusleitung Schleppkette		
	Bestellnr.	VPE
25 m	756-1500/000-250	1
50 m	756-1500/000-500	1
100 m	756-1500/000-1000	1