




Versorgungsleitung

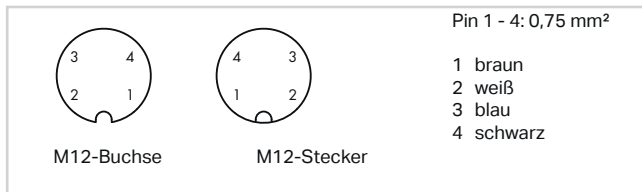


| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Anschluss technik | M12-Buchse/-Stecker, A-kodiert |
| Betriebsspannung | AC/DC 250 V |
| Betriebsstrom | 4 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Schleppkettentauglichkeit | ≥ 4 Mio. Biegezyklen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt | -30 ... +80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Leitungsdurchmesser | 6,2 mm ±0,2 |

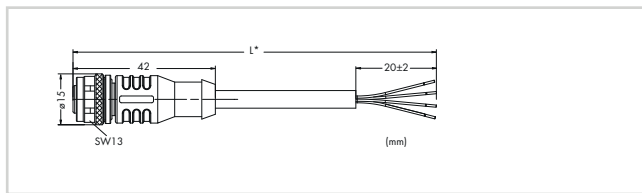


| Versorgungsleitung, M12-Buchse, axial, A-kodiert | | |
|--|------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| M12 Bu axial, 2 m | 756-3101/040-020 | 1 |
| M12 Bu axial, 5 m | 756-3101/040-050 | 1 |
| M12 Bu axial, 10 m | 756-3101/040-100 | 1 |
| M12 Bu axial, 20 m | 756-3101/040-200 | 1 |

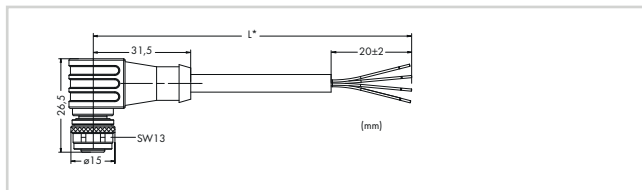

| Versorgungsleitung, M12-Buchse, gewinkelt, A-kodiert | | |
|--|------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| M12 Bu gewinkelt, 2 m | 756-3102/040-020 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, 5 m | 756-3102/040-050 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, 10 m | 756-3102/040-100 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, 20 m | 756-3102/040-200 | 1 |


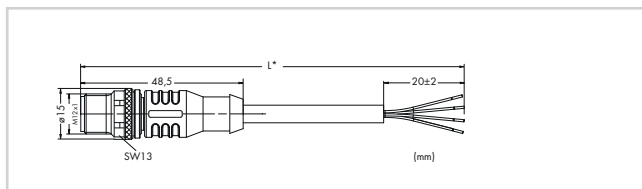


| Versorgungsleitung, M12-Stecker, axial, A-kodiert | | |
|---|------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| M12 St axial, 2 m | 756-3103/040-020 | 1 |
| M12 St axial, 5 m | 756-3103/040-050 | 1 |
| M12 St axial, 10 m | 756-3103/040-100 | 1 |
| M12 St axial, 20 m | 756-3103/040-200 | 1 |

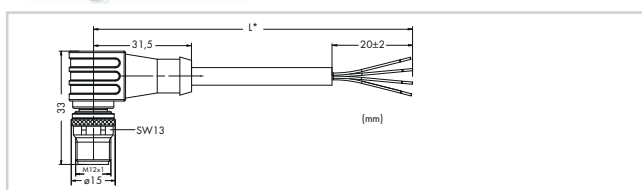

| Versorgungsleitung, M12-Stecker, gewinkelt, A-kodiert | | |
|---|------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| M12 St gewinkelt, 2 m | 756-3104/040-020 | 1 |
| M12 St gewinkelt, 5 m | 756-3104/040-050 | 1 |
| M12 St gewinkelt, 10 m | 756-3104/040-100 | 1 |
| M12 St gewinkelt, 20 m | 756-3104/040-200 | 1 |

Versorgungsleitung

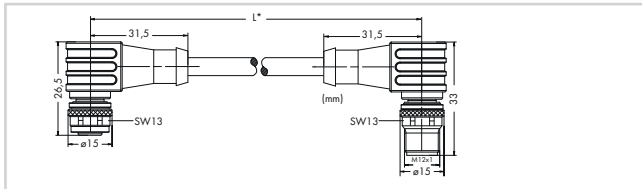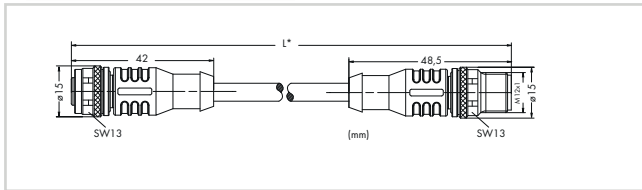

| Versorgungsleitung, M12-Buchse – M12-Stecker, axial, A-kodiert | | |
|--|------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 0,2 m | 756-3105/040-002 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 0,3 m | 756-3105/040-003 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 0,5 m | 756-3105/040-005 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 1 m | 756-3105/040-010 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 2 m | 756-3105/040-020 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 3 m | 756-3105/040-030 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 5 m | 756-3105/040-050 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 7 m | 756-3105/040-070 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 10 m | 756-3105/040-100 | 1 |
| M12 Bu axial, M12 St axial, 20 m | 756-3105/040-200 | 1 |

| Versorgungsleitung, M12-Buchse – M12-Stecker, gewinkelt, A-kodiert | | |
|--|------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,2 m | 756-3106/040-002 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,3 m | 756-3106/040-003 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 0,5 m | 756-3106/040-005 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 1 m | 756-3106/040-010 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 2 m | 756-3106/040-020 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 3 m | 756-3106/040-030 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 5 m | 756-3106/040-050 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 7 m | 756-3106/040-070 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 10 m | 756-3106/040-100 | 1 |
| M12 Bu gewinkelt, M12 St gewinkelt, 20 m | 756-3106/040-200 | 1 |

| Versorgungsleitung | | |
|--------------------|-------------------|-----|
| | Bestellnr. | VPE |
| 25 m | 756-3100/000-250 | 1 |
| 50 m | 756-3100/000-500 | 1 |
| 100 m | 756-3100/000-1000 | 1 |