

# Sensor-/Aktorleitung; einseitig konfektioniert





## M8-Stecker



Pin 1 ... 4: 0,34 mm<sup>2</sup>  
 1 braun (+)  
 3 blau (-)  
 4 schwarz (S)

3-polig

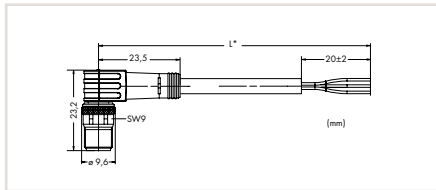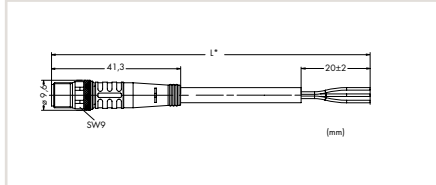

## M12-Stecker





3-polig (Pin 2: n.c.)  
 4-polig



5-polig

Pin 1 ... 5: 0,34 mm<sup>2</sup>  
 1 braun (+)  
 2 weiß (Ö)  
 3 blau (-)  
 4 schwarz (S)  
 5 grau

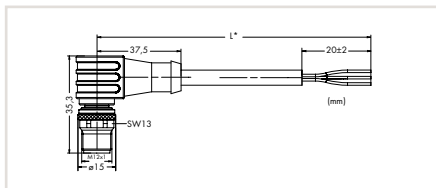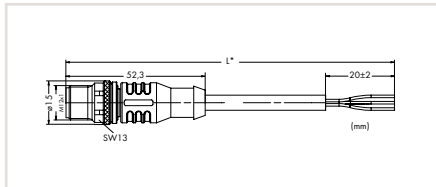

Betriebsspannung	AC/DC 60 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,1 mm ±0,2

### Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5111/030-015	10
3-polig	5 m	756-5111/030-050	10
3-polig	10 m	756-5111/030-100	10

### Sensor-/Aktorleitung; M8-Stecker gewinkelt

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5112/030-015	10
3-polig	5 m	756-5112/030-050	10
3-polig	10 m	756-5112/030-100	10

Betriebsspannung	AC/DC 250 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV (3-, 4-polig); 1,5 kV (5-polig)
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,3 mm ±0,2 (3-polig); 4,7 mm ±0,2 (4-polig); 5,0 mm ±0,2 (5-polig); 6,5 mm ±0,2 (5-polig; geschirmt)

### Sensor-/Aktorleitung; M12-Stecker axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5311/030-015	10
3-polig	5 m	756-5311/030-050	10
3-polig	10 m	756-5311/030-100	10
4-polig	1,5 m	756-5311/040-015	10
4-polig	5 m	756-5311/040-050	10
4-polig	10 m	756-5311/040-100	10
5-polig	1,5 m	756-5311/050-015	10
5-polig	5 m	756-5311/050-050	10
5-polig	10 m	756-5311/050-100	10
5-polig; geschirmt	1,5 m	756-5311/060-015	10
5-polig; geschirmt	5 m	756-5311/060-050	10
5-polig; geschirmt	10 m	756-5311/060-100	10

### Sensor-/Aktorleitung; M12-Stecker gewinkelt

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5312/030-015	10
3-polig	5 m	756-5312/030-050	10
3-polig	10 m	756-5312/030-100	10
4-polig	1,5 m	756-5312/040-015	10
4-polig	5 m	756-5312/040-050	10
4-polig	10 m	756-5312/040-100	10
5-polig	1,5 m	756-5312/050-015	10
5-polig	5 m	756-5312/050-050	10
5-polig	10 m	756-5312/050-100	10
5-polig; geschirmt	1,5 m	756-5312/060-015	10
5-polig; geschirmt	5 m	756-5312/060-050	10
5-polig; geschirmt	10 m	756-5312/060-100	10