


Sensor-/Aktorleitung; beidseitig konfektioniert

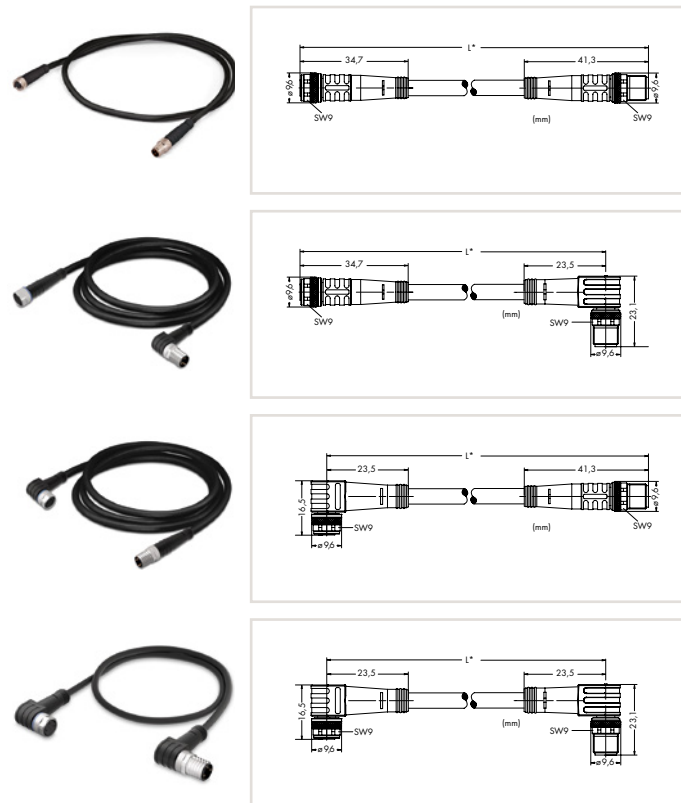

M8-Buchse	M8-Stecker	
		Pin 1 ... 4: 0,34 mm ²
		1 braun (+)
		3 blau (-)
		4 schwarz (S)
3-polig	3-polig	



Betriebsspannung	AC/DC 60 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,1 mm ±0,2


Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse axial – M8-Stecker axial			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5201/030-010	10
3-polig	2 m	756-5201/030-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse axial – M8-Stecker gewinkelt			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5202/030-010	10
3-polig	2 m	756-5202/030-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse gewinkelt – M8-Stecker axial			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5203/030-010	10
3-polig	2 m	756-5203/030-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse gewinkelt – M8-Stecker gewinkelt			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5204/030-010	10
3-polig	2 m	756-5204/030-020	10

M8-Buchse	M12-Stecker	
		Pin 1 ... 4: 0,34 mm ²
		1 braun (+)
		2 weiß (Ö)
		3 blau (-)
		4 schwarz (S)
3-polig	3-polig (Pin 2: n.c.)	
4-polig	4-polig	

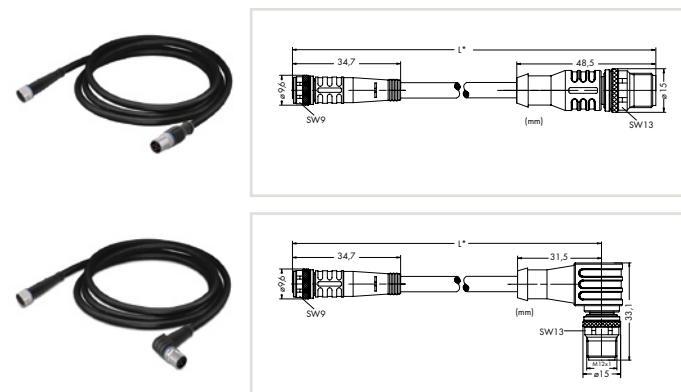

Betriebsspannung	AC/DC 60 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,1 mm ±0,2

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse axial – M12-Stecker axial			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5507/030-010	10
3-polig	2 m	756-5507/030-020	10
4-polig	1 m	756-5507/040-010	10
4-polig	2 m	756-5507/040-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse axial – M12-Stecker gewinkelt			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5508/030-010	10
3-polig	2 m	756-5508/030-020	10
4-polig	1 m	756-5508/040-010	10
4-polig	2 m	756-5508/040-020	10