

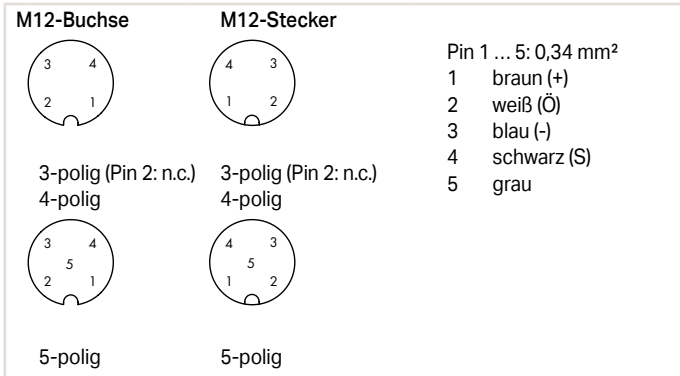
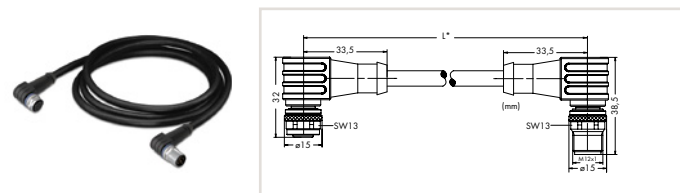
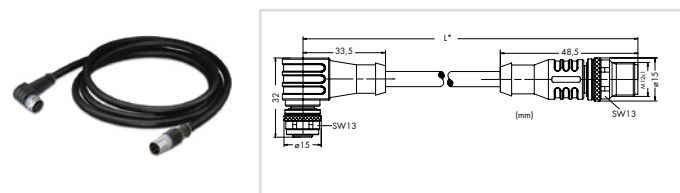


Sensor-/Aktorleitung; beidseitig konfektioniert

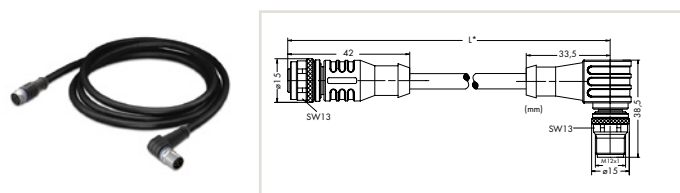

Betriebsspannung	AC/DC 250 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV (3-, 4-polig); 1,5 kV (5-polig)
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,3 mm ±0,2 (3-polig); 4,7 mm ±0,2 (4-polig); 5,0 mm ±0,2 (5-polig); 6,5 mm ±0,2 (5-polig; geschirmt)

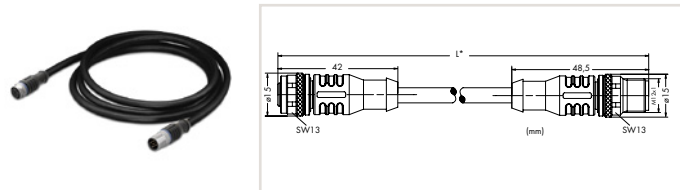

Sensor-/Aktorleitung; M12-Buchse axial – M12-Stecker axial			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5401/030-010	10
3-polig	2 m	756-5401/030-020	10
4-polig	1 m	756-5401/040-010	10
4-polig	2 m	756-5401/040-020	10
5-polig	1 m	756-5401/050-010	10
5-polig	2 m	756-5401/050-020	10
5-polig; geschirmt	1 m	756-5401/060-010	10
5-polig; geschirmt	2 m	756-5401/060-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M12-Buchse axial – M12-Stecker gewinkelt			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5402/030-010	10
3-polig	2 m	756-5402/030-020	10
4-polig	1 m	756-5402/040-010	10
4-polig	2 m	756-5402/040-020	10
5-polig	1 m	756-5402/050-010	10
5-polig	2 m	756-5402/050-020	10
5-polig; geschirmt	1 m	756-5402/060-010	10
5-polig; geschirmt	2 m	756-5402/060-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M12-Buchse gewinkelt – M12-Stecker axial			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5403/030-010	10
3-polig	2 m	756-5403/030-020	10
4-polig	1 m	756-5403/040-010	10
4-polig	2 m	756-5403/040-020	10
5-polig	1 m	756-5403/050-010	10
5-polig	2 m	756-5403/050-020	10
5-polig; geschirmt	1 m	756-5403/060-010	10
5-polig; geschirmt	2 m	756-5403/060-020	10

Sensor-/Aktorleitung; M12-Buchse gewinkelt – M12-Stecker gewinkelt			
Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1 m	756-5404/030-010	10
3-polig	2 m	756-5404/030-020	10
4-polig	1 m	756-5404/040-010	10
4-polig	2 m	756-5404/040-020	10
5-polig	1 m	756-5404/050-010	10
5-polig	2 m	756-5404/050-020	10
5-polig; geschirmt	1 m	756-5404/060-010	10
5-polig; geschirmt	2 m	756-5404/060-020	10