



Sensor-/Aktorleitung; beidseitig konfektioniert bzw. Verteiler

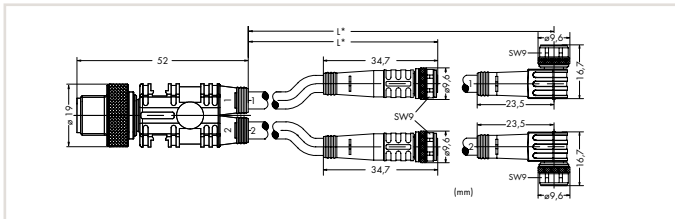

2 x M8-Buchse

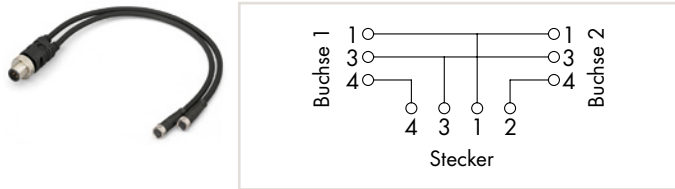

Betriebsspannung	AC/DC 60 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,1 mm ±0,2




Sensor-/Aktorleitung; 2 x M8-Buchse axial – M12-Stecker axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
4-polig	1 m	756-5513/040-010	10
4-polig	2 m	756-5513/040-020	10

Sensor-/Aktorleitung; 2 x M8-Buchse gewinkelt – M12-Stecker axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
4-polig	1 m	756-5514/040-010	10
4-polig	2 m	756-5514/040-020	10

2 x M12-Buchse

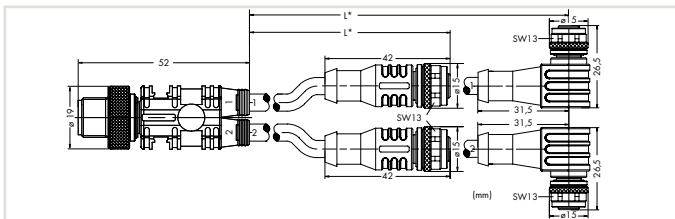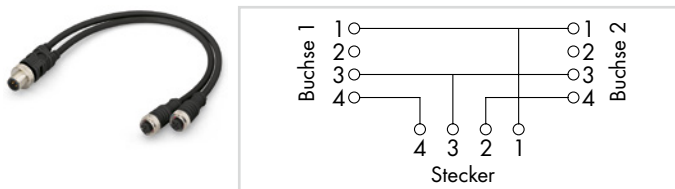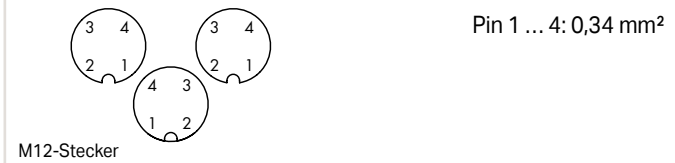


Betriebsspannung	AC/DC 250 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,7 mm ±0,2

Sensor-/Aktorleitung; 2 x M12-Buchse axial – M12-Stecker axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
4-polig	1 m	756-5516/040-010	10
4-polig	2 m	756-5516/040-020	10


Sensor-/Aktorleitung; 2 x M12-Buchse gewinkelt – M12-Stecker axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
4-polig	1 m	756-5517/040-010	10
4-polig	2 m	756-5517/040-020	10

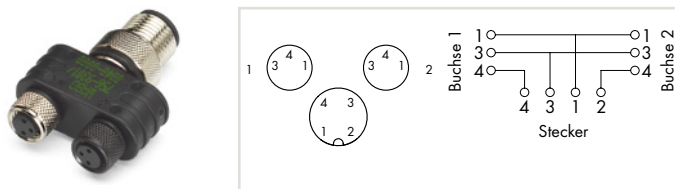

Verteiler M8/M12

Zubehör; M12/M8-Verteiler	Bestellnr.	VPE
	756-9301/040-000	1

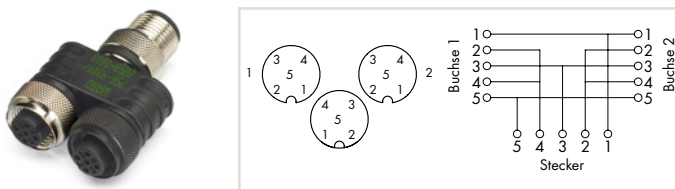

Verteiler M12/M12

Zubehör; M12/M12-Verteiler	Bestellnr.	VPE
	756-9301/050-000	1