
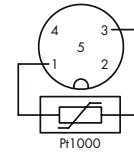





M12-Abschluss und M23-Buchse/-Stecker konfektionierbar

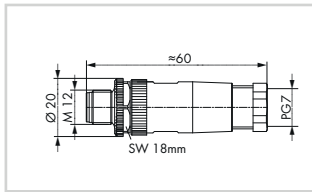

Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 0,14 ... 0,5 mm²


Kompensationssteckverbinder für Thermoelementmodul 767-6403 (Pt1000-Fühler integriert)

	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol., M12 St axial, COMP, Feder	756-9207/050-000	1

 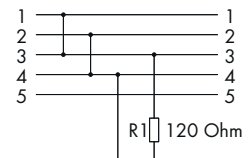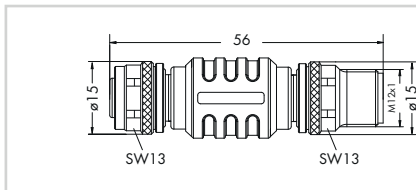

M12-Abschluss


	Bestellnr.	VPE
Zubehör, RS422/485 Abschluss	756-9218/050-000	1

 

Anschließbare Leitung
 Ø 2,0 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

M23-Stecker

	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 St axial, Löt	756-9601/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 St gewinkelt, Löt	756-9602/060-000	1

 

Anschließbare Leitung
 Ø 6,5 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

M23-Buchse

	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 Bu axial, Löt	756-9603/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 Bu gewinkelt, Löt	756-9604/060-000	1



M23-Montageschlüssel

	Bestellnr.	VPE
Zubehör, M23-Montageschlüssel	756-8201	1