


Tragschienenadapter		
	Bestellnr.	VPE
Tragschienenadapter, für Koppler	767-121	1
Tragschienenadapter, für I/O-Modul und Power-Verteiler	767-122	1
Tragschienenadapter, für I/O-Modul 8 x M12	767-125	1

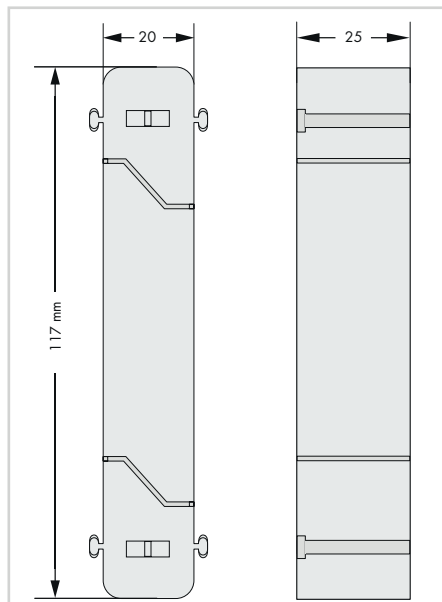

Profiladapter		
	Bestellnr.	VPE
Profiladapter, für Koppler	767-123	1
Profiladapter, für I/O-Modul und Power-Verteiler	767-124	1
Profiladapter, für I/O-Modul 8 x M12	767-126	1



Distanzstück		
	Bestellnr.	VPE
	767-111	1

Zubehör



Beschriftungsstreifen		
	Bestellnr.	VPE
Beschriftungsstreifen, 8 x M8	767-101	100
Beschriftungsstreifen, 4 x M12	767-102	100
Beschriftungsstreifen, Power-Verteiler	767-103	100
Beschriftungsstreifen, 8 x M12	767-104	100
Beschriftungsstreifen, 50m	757-901/000-050	1

Faserschreiber		
	Bestellnr.	VPE
für wischfeste Beschriftungen	210-110	1

Schutzkappen (für nichtbelegte Anschlussbuchsen)		
	Bestellnr.	VPE
M8-Schutzkappe	756-8101	10
M12-Schutzkappe	756-8102	10

Schutzkappen (für nichtbelegte Anschlussstecker)		
	Bestellnr.	VPE
M12-Schutzkappe	756-8103	1

Schutzkappen (für nichtbelegte Anschlussstecker)		
	Bestellnr.	VPE
M23-Schutzkappe	756-8104	1

Sicherungsclip (zur Sicherung von konfektionierten Steckverbindern vor werkzeuglosem Lösen)		
	Bestellnr.	VPE
M8-Sicherungsclips	756-8301	10
M12-Sicherungsclips	756-8302	10

Konfektionierbare geschirmte Steckverbinder



Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,14 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Stecker, axial		
	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 St axial A-kodiert, Feder	756-9207/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 St axial B-kodiert, Feder	756-9401/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 St axial B-kodiert, Schraub	756-9411/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 4-pol. geschirmt, M12 St axial D-kodiert, Feder	756-9501/060-000	1



Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,14 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Stecker, gewinkelt		
	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 St gewinkelt A-kodiert, Feder	756-9211/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 St gewinkelt B-kodiert, Feder	756-9403/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 St gewinkelt B-kodiert, Schraub	756-9413/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 4-pol. geschirmt, M12 St gewinkelt D-kodiert, Feder	756-9501/040-000	1



Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,14 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Buchse, axial		
	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 Bu axial A-kodiert, Feder	756-9208/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 Bu axial B-kodiert, Feder	756-9402/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 Bu axial B-kodiert, Schraub	756-9412/060-000	1



Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,14 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²



M12-Buchse, gewinkelt		
	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 Bu gewinkelt A-kodiert, Feder	756-9210/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 Bu gewinkelt B-kodiert, Feder	756-9404/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol. geschirmt, M12 Bu gewinkelt B-kodiert, Schraub	756-9414/060-000	1



Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Buchse, axial und gewinkelt		
	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 8-pol. geschirmt, M12 Bu axial, Schraub	756-9211/090-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 8-pol. geschirmt, M12 Bu gewinkelt, Schraub	756-9214/090-000	1

 
 
Konfektionierbare Steckverbinder in PG9 Ausführung



Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,25 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Stecker, axial



Konfekt. Steckverbinder, 4-pol., M12 St axial A-kodiert, Schraub	Bestellnr.	VPE
	756-9203/040-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol., M12 St axial A-kodiert, Feder	Bestellnr.	VPE
	756-9203/050-000	1

 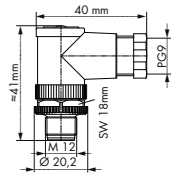

Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,25 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Stecker, gewinkelt



Konfekt. Steckverbinder, 4-pol., M12 St gewinkelt A-kodiert, Schraub	Bestellnr.	VPE
	756-9206/040-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol., M12 St gewinkelt A-kodiert, Feder	Bestellnr.	VPE
	756-9206/050-000	1

  

Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,25 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Buchse, axial

Konfekt. Steckverbinder, 4-pol., M12 Bu axial A-kodiert, Schraub	Bestellnr.	VPE
	756-9213/040-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol., M12 Bu axial A-kodiert, Feder	Bestellnr.	VPE
	756-9213/050-000	1

 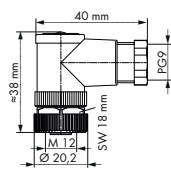


Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 Schraubtechnik:
 0,25 ... 0,75 mm²
 Federtechnik:
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Buchse, gewinkelt

Konfekt. Steckverbinder, 4-pol., M12 Bu gewinkelt A-kodiert, Schraub	Bestellnr.	VPE
	756-9216/040-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol., M12 Bu gewinkelt A-kodiert, Feder	Bestellnr.	VPE
	756-9216/050-000	1

USB-Kommunikationsleitung, Abschlusswiderstände, T-Stücke

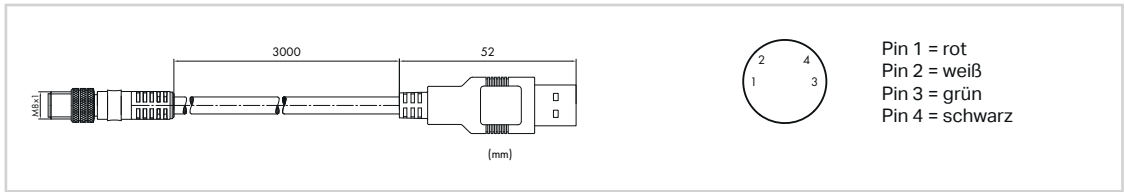


USB-Kommunikationsleitung

	Bestellnr.	VPE
USB-Kommunikationsleitung, M8 St axial, USB Typ A St axial, 3 m	756-4101/042-030	1




S-Bus-Abschluss

	Bestellnr.	VPE
Zubehör, S-Bus-Abschluss	756-9409/060-000	1

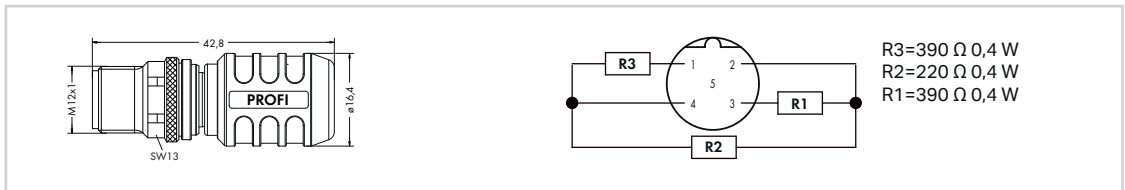


M12-Buchse, axial

	Bestellnr.	VPE
Zubehör, PROFIBUS-Abschluss	756-9405/060-000	1

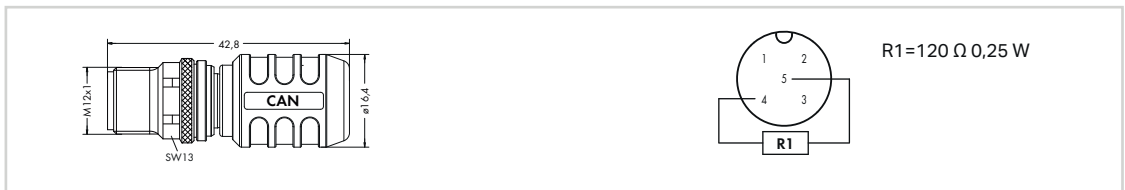

M12-Buchse, gewinkelt





	Bestellnr.	VPE
Zubehör, CAN-Abschluss	756-9209/060-000	1

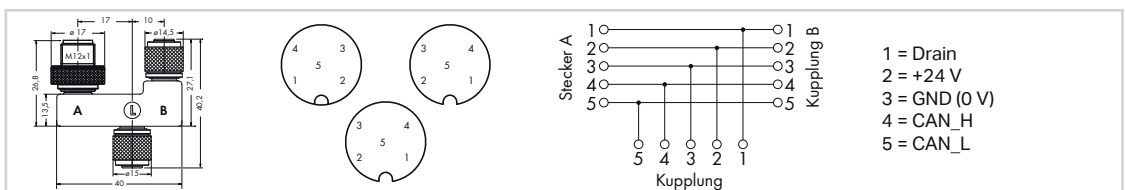

M12-Buchse, axial und gewinkelt




	Bestellnr.	VPE
Zubehör, M12/M12-DeviceNet-Drop-T-Stück	756-9303/050-000	1

 ETHERNET-, PROFINET-Zubehör, Kompensationssteckverbinder

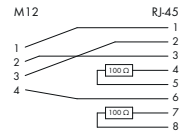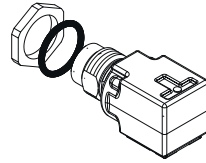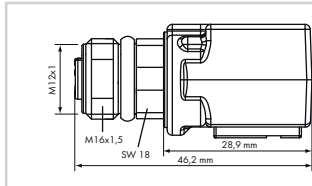


M12-Buchse, axial – RJ-45 Buchse, gewinkelt

	Bestellnr.	VPE
Steckdose, 4-pol., M12 Bu axial D-kodiert, RJ-45 Bu gewinkelt	756-9503/040-000	1

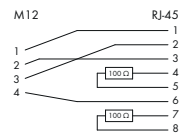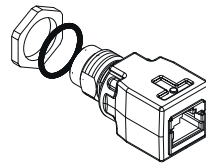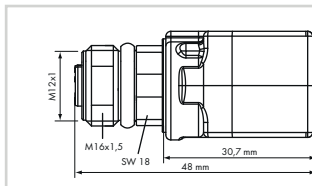


M12-Buchse, axial – RJ-45 Buchse, axial

	Bestellnr.	VPE
Steckdose, 4-pol., M12 Bu axial D-kodiert, RJ-45 Bu axial	756-9504/040-000	1

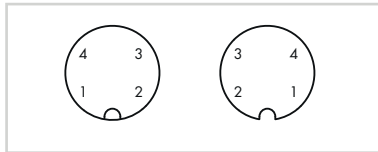

M12-Wanddurchführung



	Bestellnr.	VPE
M12 Bu axial A-kodiert	756-9217/050-000	1

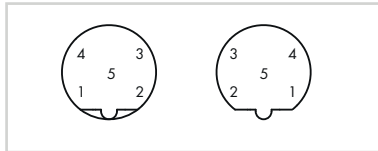

M12-Wanddurchführung

	Bestellnr.	VPE
M12 Bu axial B-kodiert	756-9406/050-000	1



 
M12-Abschluss und M23-Buchse/-Stecker konfektionierbar

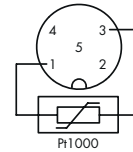

Anschließbare Leitung:
 Ø 6 ... 8 mm
 0,14 ... 0,5 mm²


Kompensationssteckverbinder für Thermoelementmodul 767-6403 (Pt1000-Fühler integriert)

	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 5-pol., M12 St axial, COMP, Feder	756-9207/050-000	1

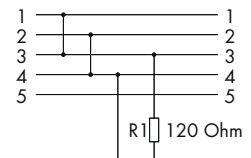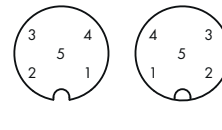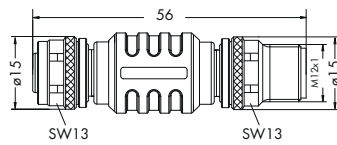

M12-Abschluss


	Bestellnr.	VPE
Zubehör, RS422/485 Abschluss	756-9218/050-000	1

 

Anschließbare Leitung
 Ø 2,0 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

M23-Stecker

	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 St axial, Löt	756-9601/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 St gewinkelt, Löt	756-9602/060-000	1

 

Anschließbare Leitung
 Ø 6,5 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

M23-Buchse

	Bestellnr.	VPE
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 Bu axial, Löt	756-9603/060-000	1
Konfekt. Steckverbinder, 6-pol., M23 Bu gewinkelt, Löt	756-9604/060-000	1



M23-Montageschlüssel

	Bestellnr.	VPE
Zubehör, M23-Montageschlüssel	756-8201	1