


CANopen, DeviceNet Kabel

für WAGO **SPEEDWAY 767**

Datenblatt

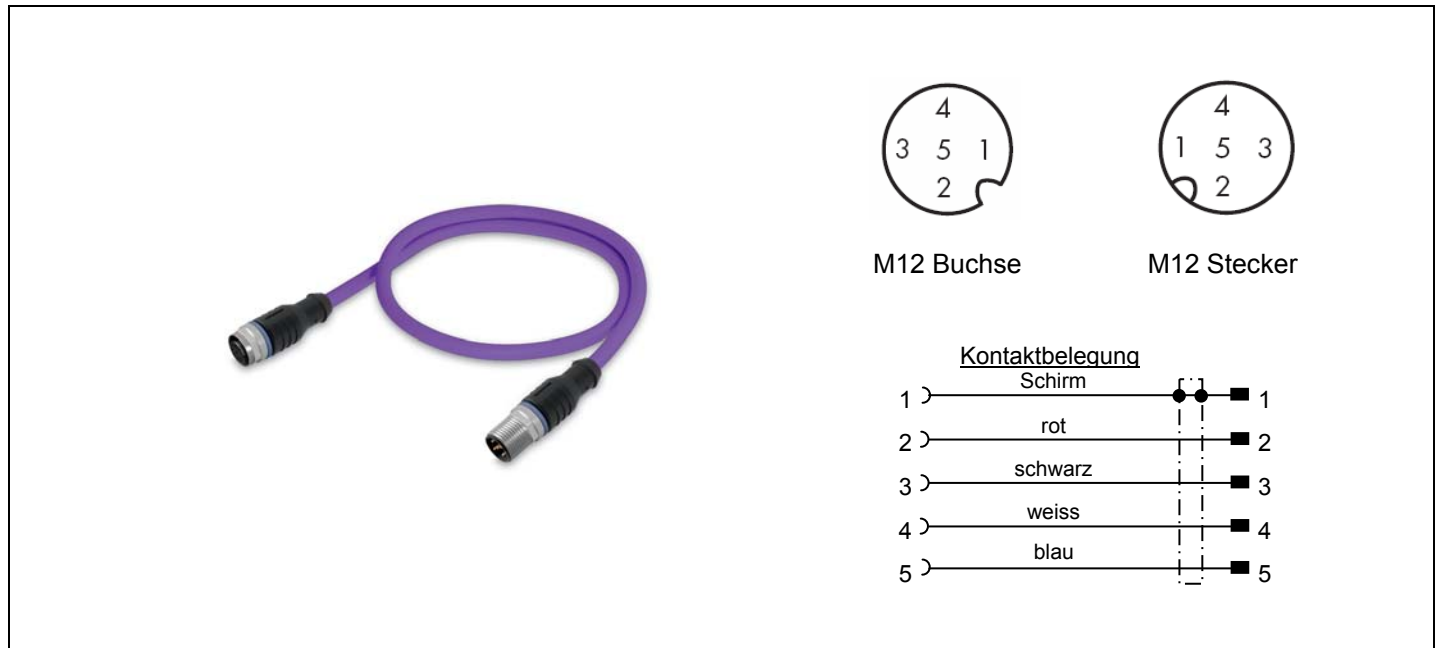

Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
CANopen, DeviceNet Kabel, beidseitig konfektioniert, A-kodiert		
M12 Buchse axial, M12 Stecker axial, 2,0 m	756-1405/0060-0020	1
M12 Buchse axial, M12 Stecker axial, 5,0 m	756-1405/0060-0050	1
M12 Buchse axial, M12 Stecker axial, 10,0 m	756-1405/0060-0100	1
M12 Buchse axial, M12 Stecker axial, 20,0 m	756-1405/0060-0200	1
Sonderlängen auf Anfrage		

Kurzbeschreibung:	Technische Daten
	<ul style="list-style-type: none"> PUR VT halogenfrei Schleppkettentauglich Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV-Beständigkeit. Gute chemische Beständigkeit. UL zugelassen

