


Magnetfußantenne; mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Winkelstecker;
GSM/UMTS/LTE/Bluetooth/WLAN; 698-960, 1400-1518, 1710-2700 MHz

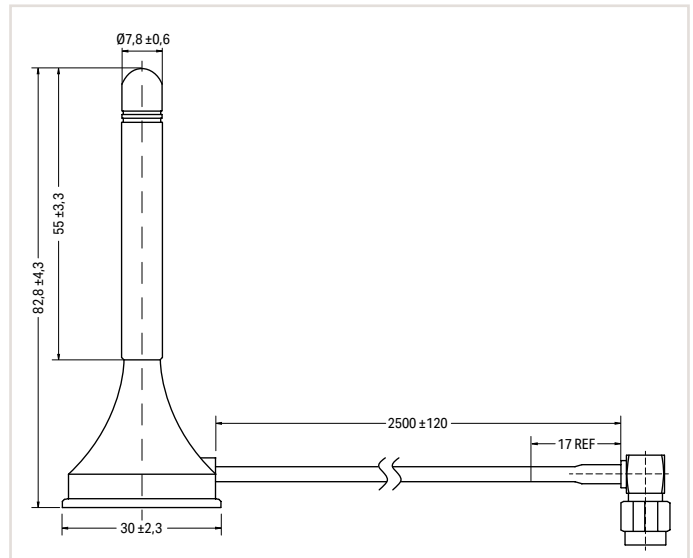

Artikelbezeichnung
Bestellnr.

Magnetfußantenne; mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Winkelstecker; GSM/UMTS/LTE/Bluetooth/WLAN; 698-960, 1400-1518, 1710-2700 MHz 758-975

Technische Daten	
Funktechnologie	
Frequenzband	
Gain	
Mechanische Daten	
Verbinder	
Länger der Anschlussleitung	
Befestigungsart	
Leitungstyp	
Gewicht	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	

GSM; UMTS; LTE; <i>Bluetooth</i> [®] ; WLAN B1 ... B23; B25 ... B30; B32 ... B42; B48; B66; B74 ... 76; B78 Frequenzbereich: 698 ... 960 MHz; 1400 ... 1518 MHz; 1710 ... 2700 MHz
3 dBi
SMA-Winkelstecker
2,5 m
Magnetfuß
RG-174
44 g
-40 ... +85 °C